


## Garant

**Soporte para plaquitas eco, cóncavo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 67/100mm**

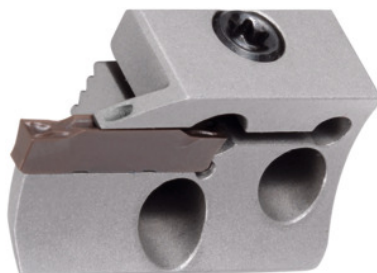

### Datos de pedido

Número de pedido	273890 67/100
GTIN	4045197516664
Clase de artículo	21W

### Descripción

#### Aplicación:

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º **273840 – 273851**.

#### Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

#### Nota:

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

Refrigeración interior: sí

Ancho de tronzado  $w$ : 3 mm

Profundidad máxima de corte  $t_{\text{máx.}}$ : 13 mm

Tornillo de amarre: 279815 9

### Descripción técnica

$\varnothing$ mínimo 1.ª escotadura $D_1$	67 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	13 mm
$\varnothing$ máximo 1.ª escotadura $D_2$	100 mm
Serie	Eco
Tornillo de amarre	279815 9

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	3 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

---

## Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910