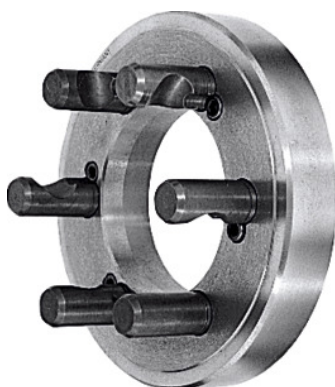



**Contraplato de cono corto ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / cono: 250/8 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	317700 250/8
GTIN	4019208078953
Clase de artículo	33R

**Descripción**
**Ejecución:**

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

**Aplicación:**

**Para el montaje posterior** en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **ASA B 5.9 modelo D 1** (Camlock) y **DIN 55029**.

**Material:**

Fundición especial.

Ø cono d<sub>2</sub>: 139,735 mm

Grosor B: 39 mm

Cantidad de pernos Camlock: 6

**Descripción técnica**

Ø exterior d <sub>1</sub>	250 mm
Tamaño del cono	8
Ø cono d <sub>2</sub>	139,735 mm

Cantidad de pernos Camlock	6
Grosor B	39 mm
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno