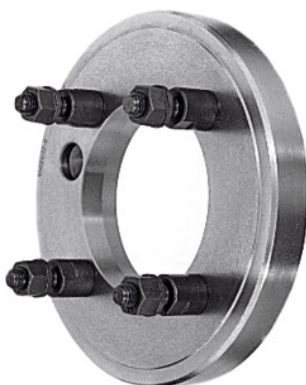


**Contraplato de cono corto DIN 55027, Ø d1 / cono: 315/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Clase de artículo	33R

Descripción**Ejecución:**

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **DIN 55027** o ISO 702/III (igual que la norma antigua **DIN 55022**) con espárragos y tuercas con collar.

Material:

Acero C45

Descripción técnica

Grosor B	26 mm
Ø cono d ₂	139,735 mm
Cantidad de espárragos	4
Ø exterior d ₁	315 mm

Tamaño del cono	8
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno