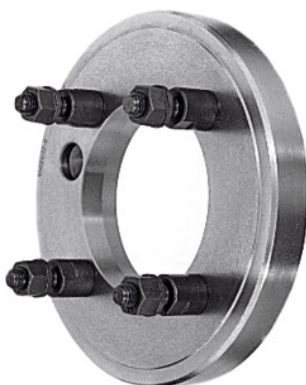


**Contraplato de cono corto DIN 55027, Ø d1 / cono: 400/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317500 400/11
GTIN	4019208078793
Clase de artículo	33R

Descripción**Ejecución:**

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **DIN 55027** o ISO 702/III (igual que la norma antigua **DIN 55022**) con espárragos y tuercas con collar.

Material:

Acero C45

Descripción técnica

Tamaño del cono	11
Ø exterior d ₁	400 mm
Ø cono d ₂	196,885 mm
Grosor B	31 mm

Cantidad de espárragos	6
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno