


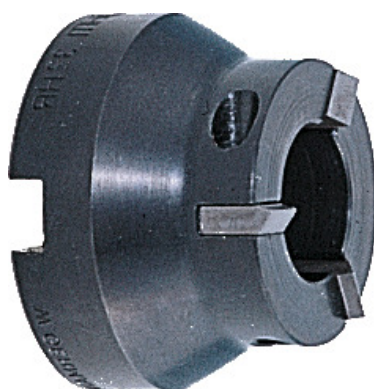

## Plato de arrastre izquierda, Ø intervalo de trabajo: 33-64 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	327650 33-64
GTIN	4019208021669
Clase de artículo	35R

### Descripción

#### Ejecución:

Platos de arrastre con **platos de arrastre de metal duro intercambiables.**

#### Aplicación:

Para sustituir o ampliar el intervalo de trabajo de los juegos n.º 327450; 327460 y para los cuerpos de base n.º 327520; 327540.

Ø círculo de sujeción A: 32 mm

Ø exterior B: 43 mm

Longitud C: 30 mm

Ø puntas de centrado adecuadas D: 16 mm

### Descripción técnica

Ø puntas de centrado adecuadas D	16 mm
Longitud C	30 mm
Ø exterior B	43 mm
Ø círculo de sujeción A	32 mm
Ø intervalo de trabajo	33 - 64 mm

Tipo de producto

Arrastrador frontal