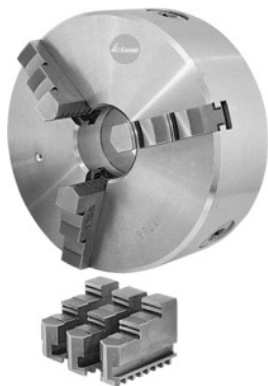


**Garant**

**Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centrado, DIN 702-4, Ø exterior A: 200mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido

310600 200

GTIN

Clase de artículo

31R

**Descripción****Ejecución:**

- **Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.**
- **Cuerpo de acero con reducción del peso y la inercia.**
- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad.**

**Aplicación:**

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

**Norma:****DIN 702-4.****Suministro:**

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.  
Garras reversibles **con dentado en forma de lente.**

**Partes opcionales:**

**Garras de recambio y adicionales** ver n.º 314000 – 315200.

**En cuanto a protección contra virutas,** ver n.º 312800.

**Nota:**

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.º 313120 – 313140.

**Descripción técnica**

Peso	15,2 kg
Ø exterior A	200 mm
Cuadrado de llave K	11 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	73,5 mm
Velocidad de giro máxima	3400 min <sup>-1</sup>
Profundidad de centraje C	4 mm
Paso E	55 mm
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	106 mm
Ø de centrado B	160 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Plato plano espiral

**Accesorios**

Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15
Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm	314600 200
Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 200	315200 200
Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Juego de garras de 3 piezas, templadas Para tipo de plato 200 mm	314000 200
	315000 200

Juego de garras de interior de 3 piezas, duras Para tipo de plato 200

Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200 mm

314400 200