


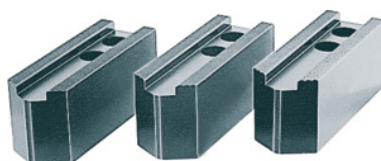

## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 254



### Datos de pedido

Número de pedido	313760 254
GTIN	4019208193816
Clase de artículo	32R

### Descripción

#### Ejecución:

Ranura y dentado **con fresado fino**.  
Biselado para  $\varnothing$  de sujeción pequeños.

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

#### Idóneo para :

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

#### Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

#### Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Adecuado para el código de color: Plato de sujeción automática y mordazas

Longitud L: 125 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 40 mm

Distancia entre agujeros a: 30 mm

Distancia entre perforaciones b: 30 mm

Anchura de ranura D: 16 mm

### Descripción técnica

Altura H	40 mm
----------	-------

Anchura B	40 mm
Longitud L	125 mm
Distancia entre agujeros a	30 mm
para rosca DIN 912	M12
Distancia entre perforaciones b	30 mm
Para tipo de plato	254 mm
Anchura de ranura D	16 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática