


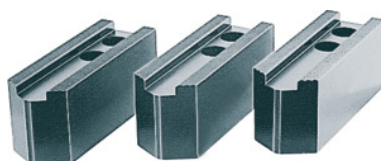

Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 170



Datos de pedido

Número de pedido	313760 170
GTIN	4045197152312
Clase de artículo	32R

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado **con fresado fino**.
Biselado para \varnothing de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para :

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Adecuado para el código de color: Plato de sujeción automática y mordazas

Longitud L: 82 mm

Anchura B: 31 mm

Altura H: 32 mm

Distancia entre agujeros a: 15 mm

Distancia entre perforaciones b: 20 mm

Anchura de ranura D: 12 mm

Descripción técnica

Longitud L	82 mm
------------	-------

para rosca DIN 912	M10
Distancia entre perforaciones b	20 mm
Anchura de ranura D	12 mm
Para tipo de plato	170 mm
Altura H	32 mm
Distancia entre agujeros a	15 mm
Anchura B	31 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática