


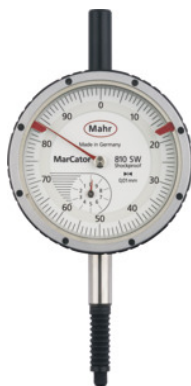

Reloj comparador de precisión IP54, con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 10/58mm



Datos de pedido

Número de pedido	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores de precisión **con protección contra golpes, salpicaduras de agua, aceite y suciedad**. Perno de medición en el mango con fuelle de goma, obturado en el extremo superior con la chapa de protección. Panel posterior obturado, cristal de reloj y anillo exterior atornillado firmemente. Ø del vástago de sujeción 8 mm h6.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Fuerza de medición	0,7 - 1,6 N
Lectura por vuelta de indicador	1 mm

Hoja de datos

Valor de división de escala	0,01 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Ø de carcasa	58 mm
Capacidad de medición	10 mm
Calibración	C1
Norma	DIN 878
Clase de protección IP	IP 54
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	15 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/432220-10/58>