


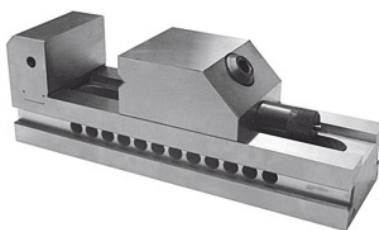

## Mordaza de rectificado y de control sin husillo, Anchura de mordazas A: 45mm



### Datos de pedido

Número de pedido	363650 45
GTIN	4045197313607
Clase de artículo	38F

### Descripción

#### Ejecución:

· **Acero templado: rectificado de precisión por todos los lados.**

**Utilización en 4 lados distintos** (superficies de base, frontales y laterales).

La boca móvil se puede aproximar y fijar manualmente a la pieza de trabajo. **En el aflojamiento, la boca móvil se separa automáticamente de la pieza de trabajo.**

#### Función:

**Sistema de tracción hacia abajo:** la boca móvil se desplaza hacia abajo debido a la presión de sujeción generada; está excluida la posibilidad de desprendimiento de la pieza de trabajo o de vibraciones durante mecanizado.

#### Aplicación:

Para el **mecanizado calibrado con precisión y control.**

#### Precisión:

Dentro de **0,003 mm** / 100 mm (precisión del sistema).

### Descripción técnica

Peso	1,3 kg
Longitud total a	160 mm
Zona de sujeción máxima b	85 mm
Anchura de mordazas A	45 mm

Altura de mordazas C	20 mm
Anchura total B	45 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco de control