


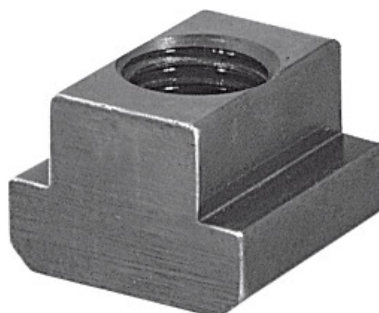

## Tuerca corredera en ranura en T, M12, para la medida nominal de ranura en T: 18mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370540 18
GTIN	4020772158903
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Aplicación:**

Para la combinación con espárragos según norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Acero bonificado, resistencia 10.

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

Altura k	10 mm
Anchura e	28 mm
Longitud	28 mm
Medida nominal de ranura en T	18 mm
Anchura a	17,7 mm
Tipo	508

Norma	DIN 508
Tamaño de rosca	M12
con rosca	sí
Material	Acero bonificado.
Clase de resistencia	10
Tipo de producto	Tuerca corredera