


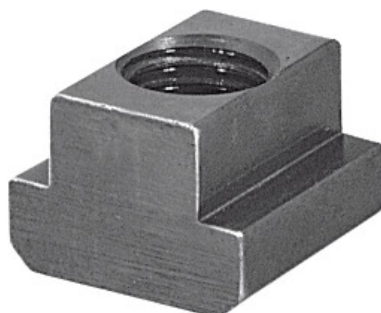

## Tuerca corredera en ranura en T, M10, para la medida nominal de ranura en T: 14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370530 14
GTIN	4020772080235
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Aplicación:**

Para la combinación con espárragos según norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Acero bonificado, resistencia 10.

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	14 mm
Altura k	8 mm
Longitud	22 mm
Altura tuerca	16 mm
Anchura e	22 mm
Anchura a	13,7 mm

Tipo	508
Norma	DIN 508
Tamaño de rosca	M10
con rosca	sí
Material	Acero bonificado.
Clase de resistencia	10
Tipo de producto	Tuerca corredera