


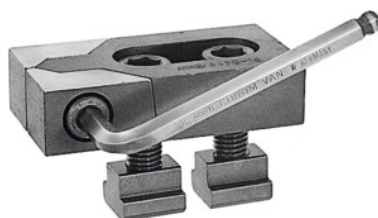

Par de bocas de fijación bajas, Anchura de ranura a: 28mm



Datos de pedido

Número de pedido	375110 28
GTIN	4020772073039
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Modo de construcción bajo, sin tornillos de amarre sobresalientes. Aprieta en cualquier ángulo con respecto a la ranura de la mesa. Al apretar el tornillo lateral se sujeta la pieza de trabajo hacia abajo contra la mesa con seguridad gracias al efecto de cuña.

Aplicación:

Para la sujeción lateral de placas bajas directamente en la mesa de máquina.

Material:

Acero bonificado y revenido en el tono de pavonado.

Suministro:

Incluidos 2 tornillos de fijación, DIN 912, 10.9, tacos ranurados en T y destornillador hexagonal ISO 2936 C.

Nota:

¡Sólo se entrega por pares!

Descripción técnica

Para tornillos de amarre	M24
Altura	30 mm
Anchura	78 mm
Longitud	140 mm
Anchura de ranura a	28 mm

Tipo	6490
Tipo de producto	Tensor de tracción hacia abajo