


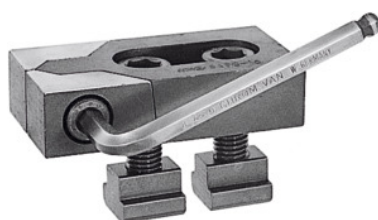

## Par de bocas de fijación bajas, Anchura de ranura a: 16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375110 16
GTIN	4020772072988
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Modo de construcción bajo, sin tornillos de amarre sobresalientes. Aprieta en cualquier ángulo con respecto a la ranura de la mesa. Al apretar el tornillo lateral se sujeta la pieza de trabajo hacia abajo contra la mesa con seguridad gracias al efecto de cuña.

#### Aplicación:

**Para la sujeción lateral de placas bajas** directamente en la mesa de máquina.

#### Material:

Acero bonificado y revenido en el tono de pavonado.

#### Suministro:

Incluidos 2 tornillos de fijación, DIN 912, 10.9, tacos ranurados en T y destornillador hexagonal ISO 2936 C.

#### Nota:

¡Sólo se entrega por pares!

### Descripción técnica

Para tornillos de amarre	M14
Anchura de ranura a	16 mm
Longitud	100 mm
Anchura	50 mm
Altura	25 mm

Tipo	6490
Tipo de producto	Tensor de tracción hacia abajo