


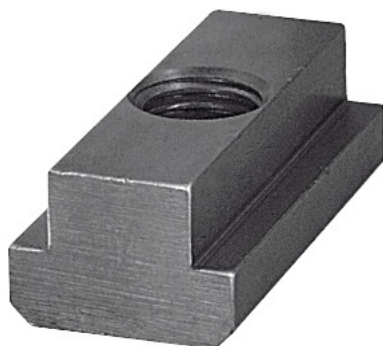

## Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 12/M10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375325 12/M10
GTIN	4020772084677
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

#### Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

### Descripción técnica

Altura tuerca	14 mm
Rosca	M10
Anchura a	11,7 mm
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Longitud	36 mm
Anchura e	18 mm
Altura k	7 mm
Tipo	508L

Tipo de producto

Tuerca corredera