


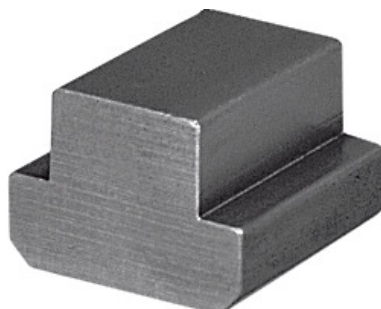

## Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto, Medida nominal de ranura en T: 14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375320 14
GTIN	4020772084547
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Aplicación:

Para la fabricación de tuercas correderas en ranura con rosca anormal.

#### Norma:

**DIN 508**

#### Material:

Acero para bonificar, sin bonificar (= pieza en bruto, sin la rosca).

#### Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

Anchura a	13,7 mm
Medida nominal de ranura en T	14 mm
Altura tuerca	16 mm
Anchura e	22 mm
Altura k	8 mm
Tipo	508

Tipo de producto

Tuerca corredera