


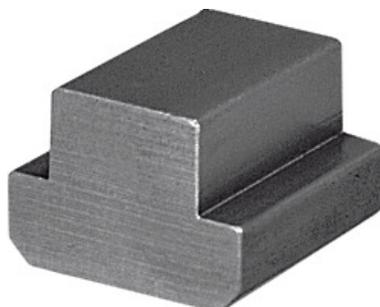

## Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto, Medida nominal de ranura en T: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375320 20
GTIN	4020772084578
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Aplicación:**

Para la fabricación de tuercas correderas en ranura con rosca anormal.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Acero para bonificar, sin bonificar (= pieza en bruto, sin la rosca).

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	20 mm
Anchura a	19,7 mm
Altura tuerca	24 mm
Anchura e	32 mm
Altura k	12 mm
Tipo	508

Tipo de producto

Tuerca corredera