


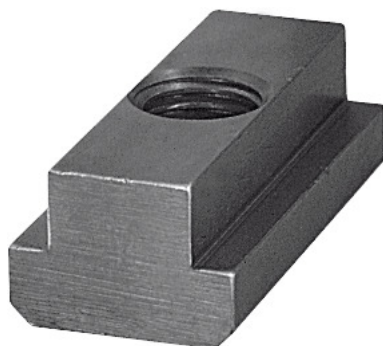

## Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 22/M20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375325 22/M20
GTIN	4020772084721
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

#### Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

### Descripción técnica

Longitud	70 mm
Rosca	M20
Anchura a	21,7 mm
Medida nominal de ranura en T	22 mm
Altura tuerca	28 mm
Anchura e	35 mm
Altura k	14 mm
Tipo	508L

Tipo de producto

Tuerca corredera