


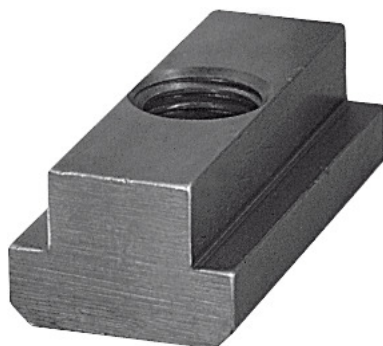

## Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 28/M24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375325 28/M24
GTIN	4020772084745
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

#### Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

### Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	28 mm
Longitud	88 mm
Anchura a	27,7 mm
Rosca	M24
Altura tuerca	36 mm
Anchura e	44 mm
Altura k	18 mm
Tipo	508L

Tipo de producto

Tuerca corredera