


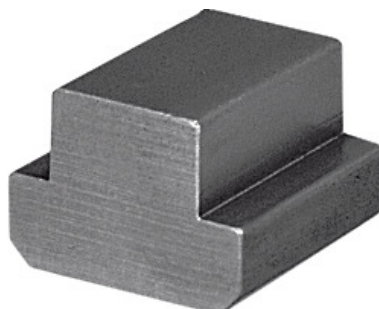

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto, Medida nominal de ranura en T: 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	375320 6
GTIN	4020772084509
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de tuercas correderas en ranura con rosca anormal.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero para bonificar, sin bonificar (= pieza en bruto, sin la rosca).

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Anchura a	5,7 mm
Altura tuerca	8 mm
Medida nominal de ranura en T	6 mm
Anchura e	10 mm
Altura k	4 mm
Tipo	508

Tipo de producto

Tuerca corredera