


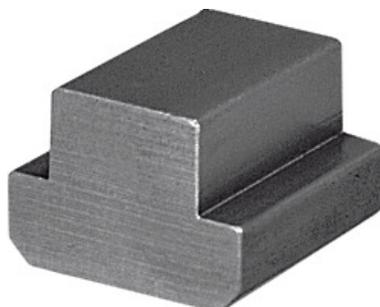

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto, Medida nominal de ranura en T: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	375320 8
GTIN	4020772084516
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de tuercas correderas en ranura con rosca anormal.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero para bonificar, sin bonificar (= pieza en bruto, sin la rosca).

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Altura tuerca	10 mm
Anchura a	7,7 mm
Medida nominal de ranura en T	8 mm
Anchura e	13 mm
Altura k	6 mm
Tipo	508

Tipo de producto

Tuerca corredera