


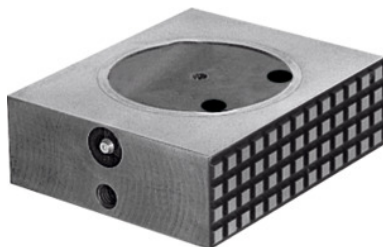

Mordaza pendular móvil, Para tipo: 90



Datos de pedido

Número de pedido	361660 90
GTIN	4250364400909
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Boca móvil, con estriado por un lado.

Aplicación:

- Para la sujeción de piezas de trabajo no paralelas.
- Para la incorporación de las regletas escalonadas n.º 361950; 361960; 361970.

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para :

NC8, Garant-CN, titanio.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Para tipo: 90

Anchura de bocas b: 90 mm

Altura de bocas C: 34 mm

Longitud de mordazas l: 68 mm

Adecuado para el código de color: TC

Adecuado para el código de color: Duo

Descripción técnica

Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	Duo

Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	NC8
Anchura de bocas b	90 mm
Longitud de mordazas l	68 mm
Para tipo	90
Altura de bocas C	34 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza