


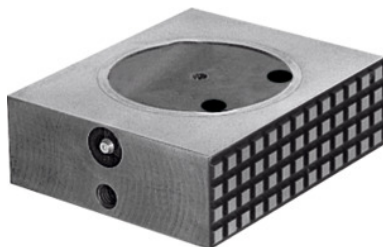

Mordaza pendular móvil, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361660 125
GTIN	4250364400916
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Boca móvil, con estriado por un lado.

Aplicación:

- Para la sujeción de piezas de trabajo no paralelas.
- Para la incorporación de las regletas escalonadas n.º 361950; 361960; 361970.

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para :

NC8, Garant-CN, titanio.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Para tipo: 125

Anchura de bocas b: 124,4 mm

Altura de bocas C: 39,5 mm

Longitud de mordazas l: 84 mm

Adecuado para el código de color: TC

Adecuado para el código de color: LC-GARANT

Descripción técnica

Anchura de bocas b	124,4 mm
Altura de bocas C	39,5 mm

Longitud de mordazas l	84 mm
Para tipo	125
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	Duo Plus
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco