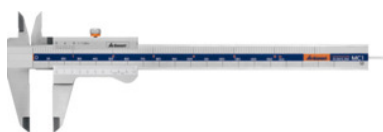


Garant**Pies de rey Nonio 1 / 50, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 410105 150 |
| GTIN | 4045197578242 |
| Clase de artículo | 40Z |

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura mejor mediante escala aplanada de color.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

| | |
|------------------------|---------------|
| Lectura | 0,02 mm |
| Embalaje | Estuche |
| Calibración | A1 |
| Longitud del pico | 40 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 150 mm |
| División | 1/50 mm |
| División | 1/128 pul |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Norma | ISO 13385 |
| Varilla de profundidad | Ø 1,6 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Varilla de profundidad existente | sí |
| Desviación de medición E MPE | $\pm 0,03$ mm |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior |
| Técnica de medición | analógico |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm | 021010 200 |
| CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm | 021000 200 |

Accesorios

| | |
|--|--------|
| Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio | 412500 |
|--|--------|