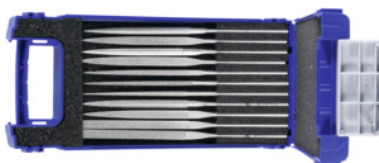


**Juego limas tipo aguja, diamante, 11 piezas, 140 mm, Granulación: D181µm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 529350 D181 |
| GTIN | 4007220017425 |
| Clase de artículo | 53B |

Descripción**Ejecución:**

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Guarnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. **Longitud total de lima = 140 mm**; longitud de guarnición diamantada = 70 mm; Ø mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de **acero templado** o **metal duro**. Además, para el mecanizado de **vidrio, cerámica** etc. Para limar con **poca presión**, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima. Granulado basto

Suministro:

En caja de plástico.

11 piezas, 1 lima de cada forma 1 – 11 (todas las formas); además, 1 lima roma plana con cantos redondeados.

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|----------|
| Longitud total | 140 mm |
| Medio abrasivo | Diamante |
| Símbolo de medio abrasivo | D |

| | |
|----------------------|------------------|
| Número limas sueltas | 11 |
| Embalaje | Caja de plástico |
| Tipo de producto | Lima tipo aguja |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| Metal duro (MD) | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Piedra | adecuado con restricciones | | |

Accesorios

| | |
|--|----------|
| Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 4 | 529230 4 |
| Mango de sujeción rápidapara limas tipo aguja Tipo 3 | 519700 3 |
| Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 3 | 529230 3 |
| Mango de sujeción rápidapara limas tipo aguja Tipo 2 | 519700 2 |
| Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 6 | 529230 6 |
| Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 8 | 529230 8 |
| Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 1 | 529230 1 |

