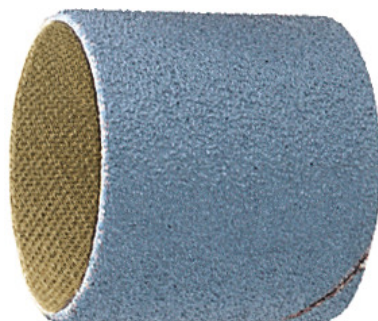


HOLEX**Casquillo abrasivo (ZA) grano 80 medio, Ø de casquillo×Ancho casquillo:
45X30mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 553780 45X30 |
| GTIN | 4045197240538 |
| Clase de artículo | 52E |

Descripción

Ejecución:

A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.

Corindón de circonio (ZA).

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

Descripción técnica

| | |
|-----------------|-------|
| Tamaño de grano | 80 |
| Ø de casquillo | 45 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Casquillo anchura | 30 mm |
| Grado de finura | medio |
| Medio abrasivo | Corindón de circonio |
| Símbolo de medio abrasivo | ZA |
| Forma casquillo | cilíndrico |
| Tipo de producto | Casquillo abrasivo |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango
6 mm Ø del cabezal x longitud de cabezal 45X30 mm

553600 45X30