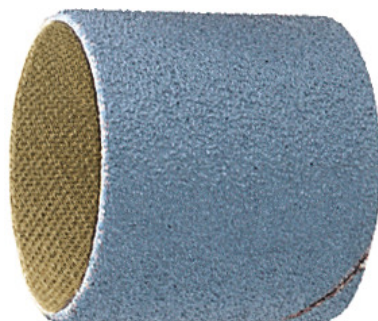


**HOLEX****Casquillo abrasivo (ZA) grano 80 medio, Ø de casquillo×Ancho casquillo:  
30X30mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	553780 30X30
GTIN	4045197240521
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

**A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma.** El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.

**Corindón de circonio (ZA).**

### Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

### Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

## Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Ø de casquillo	30 mm

Casquillo anchura	30 mm
Grado de finura	medio
Medio abrasivo	Corindón de circonio
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Forma casquillo	cilíndrico
Tipo de producto	Casquillo abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango  
6 mm Ø del cabezal x longitud de cabezal 30X30 mm

553600 30X30