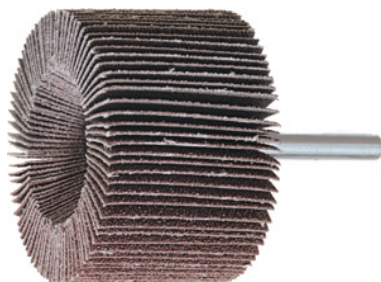


HOLEX
Abanico lijador hueco (A), Grano 150, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 60X40 mm

Datos de pedido

Número de pedido	555030 60X40
GTIN	4045197241290
Clase de artículo	52E

Descripción
Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.

Disposición de las láminas en forma de cilindro alrededor del eje de la herramienta con núcleo retraído. Ø vástago 6 mm.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Especialmente indicada para el rectificado frontal y circunferencial.

Símbolo de medio abrasivo: A

Ø de mango: 6 mm

N.º revoluciones recomend.: 8000 min⁻¹

Velocidad de giro máxima: 12000 min⁻¹

Descripción técnica

Tamaño de grano	150
N.º revoluciones recomend.	8000 min ⁻¹
Anchura de cabeza	40 mm

Velocidad de giro máxima	12000 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	60 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 150
Tipo de producto	Abanico lijador