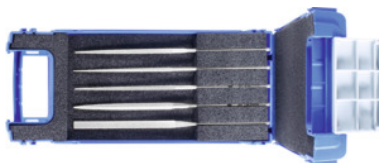


**Juego limas tipo aguja, diamante, 5 piezas, 140 mm, Granulación: D181µm****Datos de pedido**

Número de pedido	529300 D181
GTIN	4007220017395
Clase de artículo	53B

Descripción**Ejecución:**

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Garnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. **Longitud total de lima = 140 mm**; longitud de garnición diamantada = 70 mm; Ø mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de **acero templado** o **metal duro**. Además, para el mecanizado de **vidrio, cerámica** etc. Para limar con **poca presión**, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima. Granulado basto

Suministro:

En caja de plástico.

5 piezas, 1 lima de cada forma 1; 3; 4; 5; 6.

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.

Descripción técnica

Longitud total	140 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Número limas sueltas	5

Embalaje	Caja de plástico
Tipo de producto	Lima tipo aguja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		

Accesorios

Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 1	529230 1
Mango de sujeción rápidapara limas tipo aguja Tipo 2	519700 2
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 8	529230 8
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 4	529230 4
Mango de sujeción rápidapara limas tipo aguja Tipo 3	519700 3
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 3	529230 3
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D181 (basto) Tipo 6	529230 6