


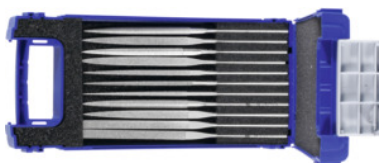

## Juego limas tipo aguja, diamante, 11 piezas, 140 mm, Granulación: D91µm



### Datos de pedido

Número de pedido	529350 D91
GTIN	4007220017401
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Guarnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. **Longitud total de lima = 140 mm**; longitud de guarnición diamantada = 70 mm; Ø mango = 3 mm.

#### Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de **acero templado** o **metal duro**. Además, para el mecanizado de **vidrio, cerámica** etc. Para limar con **poca presión**, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima. Granulado fino

#### Suministro:

En caja de plástico.

**11 piezas**, 1 lima de cada forma 1 – 11 (todas las formas); además, 1 lima roma plana con cantos redondeados.

#### Partes opcionales:

**Encontrará mango de sujeción rápida** para estas limas en n.º 519700.

### Descripción técnica

Longitud total	140 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D

Número limas sueltas	11
Embalaje	Caja de plástico
Tipo de producto	Lima tipo aguja

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D91 (fino) Tipo 8	529210 8
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D91 (fino) Tipo 6	529210 6
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D91 (fino) Tipo 5	529210 5
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D91 (fino) Tipo 1	529210 1
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D91 (fino) Tipo 2	529210 2
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D91 (fino) Tipo 4	529210 4

Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 2	519700 2
Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 3	519700 3
Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D91 (fino) Tipo 3	529210 3
Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D91 (fino) Tipo 10	529210 10
Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D91 (fino) Tipo 11	529210 11