


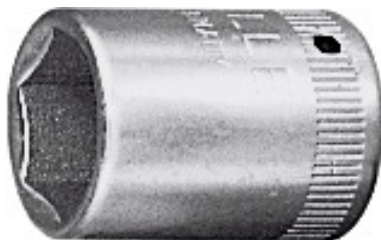

## Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	631000 10
GTIN	4018754000067
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil **AS-Drive**.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

#### Norma:

**DIN 3124-S**

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

#### Nota:

<strong>¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 631029</strong>

### Descripción técnica

Longitud	23 mm
Ø lado de salida	14,3 mm
Ancho de llave	10 mm

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®
Tipo de producto	Vaso