


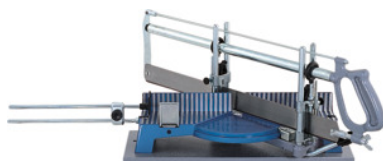

Sierra para ingletes con regulador longitudinal y hoja de sierra para madera, Longitud hoja: 550mm



Datos de pedido

Número de pedido	581905 550
GTIN	4005568033312
Clase de artículo	58Z

Descripción

Ejecución:

Mesa de aluminio-fundición a presión con guía de puente de tubo resistente al desgaste, deslizante y silenciosa, con limitación elástica de la carrera. Posicionamiento fácil y sin obstáculos del material que se desea serrar. Guía de la hoja de sierra reajutable; mango del arco de sierra cerrado, resistente. Pared trasera de apoyo alta, rugosa, para el apoyo seguro de la pieza. Con elemento de ajuste longitudinal (aplicable por los dos lados) para cortes en serie. Centrado independiente para ingletes de 90°, 45°, 30° y 22,5°.

Todos los ángulos intermedios se pueden determinar con progresión continua.

Descripción técnica

Anchura de corte B 90	160 mm
Altura de corte H	120 mm
Longitud hoja	550 mm
Tipo de producto	Sierra para ingletes

Accesorios

581925 550

Hoja de sierrapara hierro y metales no ferrosos Longitud
hoja 550 mm

Hoja de sierrapara madera Longitud hoja 550 mm

581915 550