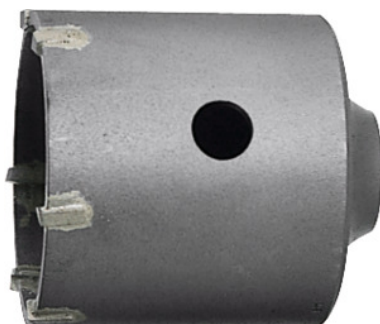


**Corona hueca de metal duro sin broca de centrar, Ø de broca: 90mm****Datos de pedido**

Número de pedido	788000 90
GTIN	4002395312597
Clase de artículo	76G

**Descripción****Ejecución:**

Corona de perforación con **plaquitas de corte de metal duro diamantadas**.

Con rosca interior M16 para vástago n.º 788022.

**Aplicación:**

Para un taladrado más grande y taladrado con **taladradoras de percusión o percutoras** en hormigón, mampostería, piedra natural, etc. **Para avellanado de cajas empotradas eléctricas.**

**Descripción técnica**

Ø de broca	90 mm
Longitud total	50 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Tipo de producto	Sierra de corona

**Accesorios**

Broca de centrar Longitud 120 mm

788070 120

Mango de asiento para coronas huecas Longitud total 105 mm

788022 105