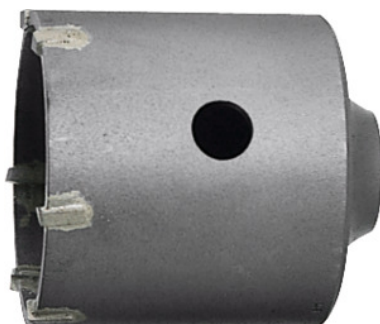


**Corona hueca de metal duro sin broca de centrar, Ø de broca: 68mm****Datos de pedido**

Número de pedido	788000 68
GTIN	4002395357031
Clase de artículo	76G

Descripción**Ejecución:**

Corona de perforación con **plaquitas de corte de metal duro diamantadas**.

Con rosca interior M16 para vástago n.º 788022.

Aplicación:

Para un taladrado más grande y taladrado con **taladradoras de percusión o percutoras** en hormigón, mampostería, piedra natural, etc. **Para avellanado de cajas empotradas eléctricas.**

Descripción técnica

Ø de broca	68 mm
Longitud total	50 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Tipo de producto	Sierra de corona

Accesorios

Broca de centrar Longitud 120 mm

788070 120

Mango de asiento para coronas huecas Longitud total 105 mm

788022 105