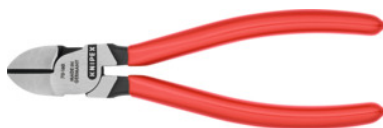


**Alicates de corte lateral pulidos, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	724900 160
GTIN	4003773213420
Clase de artículo	73F

**Descripción****Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta $\varnothing$	4 mm
Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta $\varnothing$	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no

Tipo de producto

Alicate cortante