




Tirador giratorio 379-010-2 sin bombillo

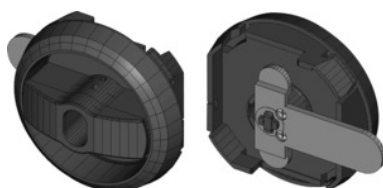

Datos de pedido

Número de pedido	914180
GTIN	2050000977589
Clase de artículo	93B

Descripción

Ejecución:

Lengüeta de cerradura para cerraduras de 1 punto o 3 puntos, 68 mm de largo, 55 / 22 mm de ancho, recorrido de la palanca de la cerradura 90°.

Idóneo para :

Armarios de almacenamiento n.º 947300 – 947805 (con puertas batientes), puertas de armario auxiliar n.º 942950 y todos los **armarios de puertas batientes del grupo de productos 95**.

Excepción: No son adecuados para los cajones y la carcasa del monitor de los armarios para ordenadores n.º 951100 – 951635, (casquillo n.º 914203) ni para armarios de puertas correderas del grupo de productos 95 (tirador giratorio n.º 914170).

Suministro:

Tirador completo con lengüeta de cerradura. **Atención:** Los bombillos se introducen directamente en estos tiradores, sin ningún otro casquillo de la cerradura.

Descripción técnica

Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible	sí
Lengüeta de cerradura (bloqueo en armario) longitud	68 mm
Recorrido de palanca de cerradura	90 grados
para mobiliario industrial hasta el año de construcción	Mediados de 2008
adecuado para	Armarios de puertas batientes del grupo de productos 95

Lengüeta de cerradura central anchura	16 mm
adecuado para cierre de punto	para cierre de 1 punto o de 3 puntos
Montaje encajable del bombillo posible directamente	sí
Cambio de bombillo posible	sí
Lengüeta de cerradura (bloqueo en armario) anchura	22 mm
para mobiliario industrial a partir del año de construcción	Mediados de 2000
Suministro sin bombillo	sí
Material tirador giratorio	Plástico
Lengüeta de cerradura central longitud	55 mm
Color tirador giratorio	antracita
Tipo de producto	Tirador empotrado