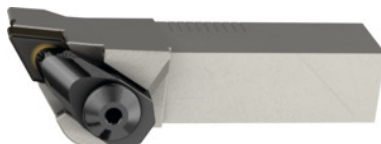


Garant**Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250615 16/11
GTIN	4045197927323
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 1616X11

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1104..

Anchura de función L₄: 22 mm

Longitud de la cabeza L₁: 33 mm

Longitud total L: 81 mm

Calzo: 269007 1

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para calzo	259027 3
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Longitud total L	81 mm

Anchura de función L ₄	22 mm
Tamaño del mango	16 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 8
Calzo	269007 1
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Código ISO Soporte	DDJNR/L 1616X11
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15