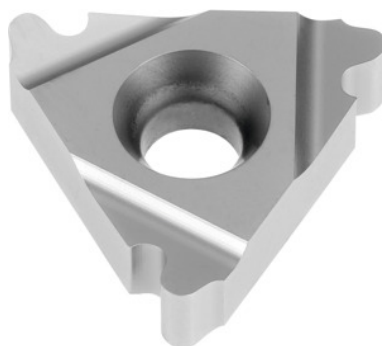


Garant

Plaquita de perfil total 30° exterior, derecha, HB7125, Cantidad de pasos / pulgadas: 6

**Datos de pedido**

Número de pedido	270964 6
GTIN	4045197929402
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Número de hilos / pulgada	6
Material de corte	MD
Tipo de boca	derecha
Aplicación interior/exterior	exterior
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HB7125
Tipo de rosca	RD-LH
Tipo de rosca	RD
Norma rosca	DIN 405
Ángulo de ataque redondo	30 grados
Espesor	4,76 mm

Tam. de plaquita L	22 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	60 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		