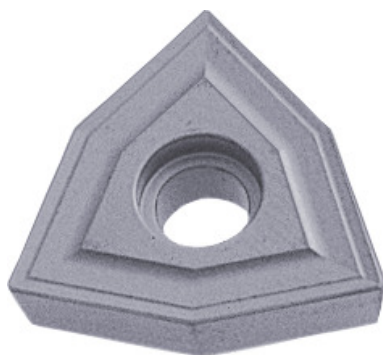


**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK7935, Denominación tipo W29: 58-010****Datos de pedido**

Número de pedido	236910 58-010
GTIN	4047109288591
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para :**

N.º 236685; 236686

**Nota:****Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 120608

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/rev,**Descripción técnica**

Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/rev,
Denominación	58-010
Código ISO plaquita de corte	WOEX 120608
Clase	BK7935
Tipo	INOX
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		