


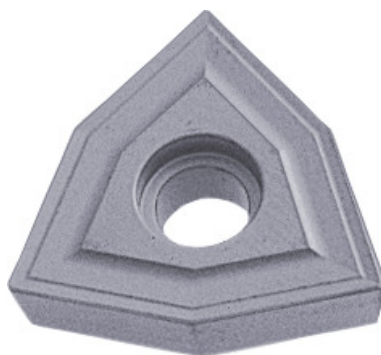

## Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK7935, Denominación tipo W29: 42-010



### Datos de pedido

Número de pedido	236910 42-010
GTIN	4047109286429
Clase de artículo	24T

### Descripción

#### Idóneo para :

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

#### Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 080404

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/rev,

### Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WOEX 080404
Denominación	42-010
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rev,
Clase	BK7935
Tipo	INOX
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		