


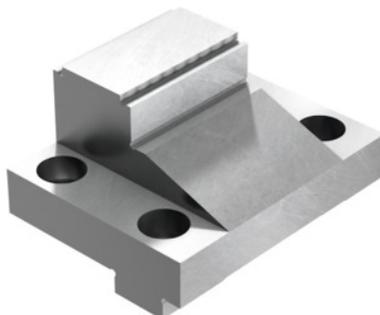

## Boca de sujeción fija, Tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361358 125
GTIN	4250364403320
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

Para sujeción de piezas brutas.

#### Idóneo para :

Tornillo de banco n.º 361290 y 361302.

Anchura de bocas b: 125 mm

Altura de bocas C: 39,5 mm

Altura h<sub>1</sub>: 36,5 mm

Altura h<sub>2</sub>: 39,5 mm

Longitud de mordazas l: 93,5 mm

Longitud l<sub>1</sub>: 4 mm

### Descripción técnica

Altura h <sub>1</sub>	36,5 mm
Para tipo	125
Longitud de mordazas l	93,5 mm
Altura de bocas C	39,5 mm
Adecuado para el código de color	LCV125G

Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	Titan
Longitud $l_1$	4 mm
Anchura de bocas $b$	125 mm
Altura $h_2$	39,5 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza