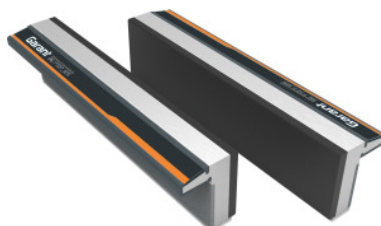


Garant**Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco caucho, liso, Ancho de bocas: 125mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 967727 125 |
| GTIN | 4045197974570 |
| Clase de artículo | 97G |

Descripción**Ejecución:**

Mandíbulas del tornillo de banco de **aluminio extruido**. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.

Superficies de apriete con **recubrimiento de caucho liso**.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.

Nota:

Nuevo modelo con un 50 % más de fuerza de retención.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de superficie de apriete | liso |
| Material | Aluminio / revestimiento de goma |
| Tipo de fijación | Imán permanente |
| Anchura de mordazas | 125 mm |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |

