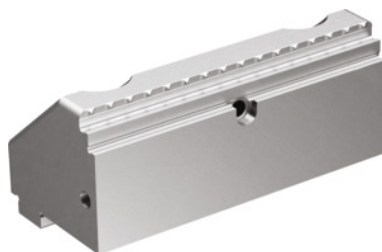


**Garant****Mordaza intercambiable de agarre de una pieza, para tipo: 125GS****Datos de pedido**

Número de pedido	361123 125GS
GTIN	4045197985941
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

Nivel de sujeción con 5 mm de altura y 3 mm de superficie de apoyo.

**Aplicación:**

Ideal para el arranque de virutas pesado.

**Idóneo para:**

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

**Suministro:**

Incluidos los tornillos de fijación.

**Nota:**

Tipo GS con nivel de agarre liso y nivel de sujeción

**Descripción técnica**

Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Longitud $l_1$	3 mm
Longitud de mordazas $l$	68,5 mm
Longitud $l_2$	3 mm
Anchura de bocas $b$	125 mm
Altura $h_1$	5 mm

Altura de bocas C	45 mm
Altura h <sub>2</sub>	5 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco