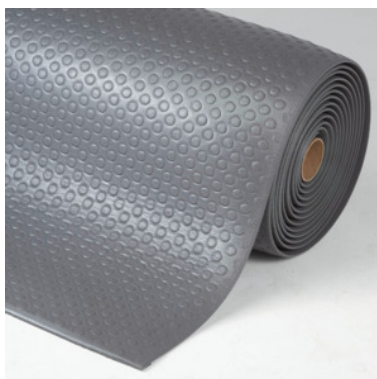


Estera para puestos de trabajo Ease Ancho 91 cm, gris, Longitud: 150cm**Datos de pedido**

Número de pedido	964510 150
GTIN	662641740877
Clase de artículo	96C

Descripción**Ejecución:**

Esteras para puestos de trabajo industriales **para solicitud media:**

- **De vinilo microcelular gris con superficie de botones. Superficie protectora resistente Dyna Shield™ (para mejorar la duración).**
- **Cantos biselados por todos los lados, para evitar tropezones.**
- **Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.**
- **Inflamabilidad clase 2 según el Código de seguridad NFPA 101.**
- **Grosor de suelo 12,7 mm, peso aprox. 4 kg / m².**
- **Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.**

Nota:

El vinilo microcelular **no** soporta grasas industriales, lubricantes refrigeradores, etc. Apto para el uso en ámbitos secos.

Descripción técnica

encajable	no
Espesor	12,7 mm
Longitud	150 cm

con cantos de seguridad	sin
Peso por superficie	4 kg/m ²
Material	Vinilo microcelular
Superficie	Superficie de botones
exento de silicona	sí
Biselado	de 4 lados
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	no resistente al aceite
Color	gris
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo