


## Estera para puestos de trabajo Ease Ancho 122 cm, gris, Longitud: 150cm

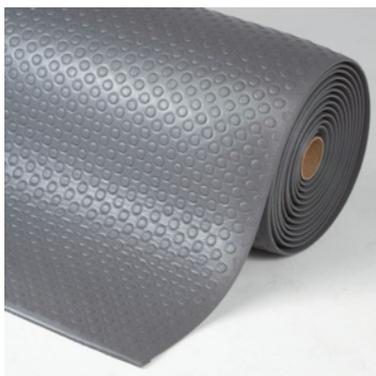

### Datos de pedido

Número de pedido	964511 150
GTIN	662641741072
Clase de artículo	96C

### Descripción

#### Ejecución:

Esteras para puestos de trabajo industriales **para solicitud media:**

- **De vinilo microcelular gris con superficie de botones. Superficie protectora resistente Dyna Shield™ (para mejorar la duración).**
- **Cantos biselados por todos los lados, para evitar tropezones.**
- **Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.**
- **Inflamabilidad clase 2 según el Código de seguridad NFPA 101.**
- **Grosor de suelo 12,7 mm, peso aprox. 4 kg / m<sup>2</sup>.**
- **Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.**

#### Nota:

El vinilo microcelular **no** soporta grasas industriales, lubricantes refrigeradores, etc. Apto para el uso en ámbitos secos.

### Descripción técnica

con cantos de seguridad	sin
Peso por superficie	4 kg/m <sup>2</sup>
encajable	no

Espesor	12,7 mm
Material	Vinilo microcelular
Longitud	150 cm
Superficie	Superficie de botones
Biselado	de 4 lados
exento de silicona	sí
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	no resistente al aceite
Color	gris
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo