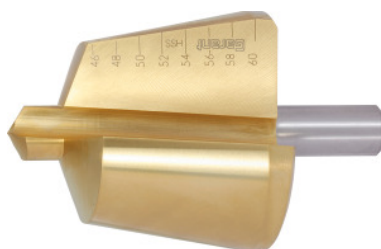


Garant
Brocas cónicas de precisión para chapa HSS, TiN, Ø de corte DC: 46-60mm

Datos de pedido

Número de pedido	118030 46-60
GTIN	4045197036551
Clase de artículo	11C

Descripción
Ejecución:

Con punta de taladro afilada, no precisa taladrado previo. Cortes ascendentes de forma cónica y perímetro destalonado radialmente por muela para un corte helicoidal. Escala en las ranuras. Mango con 3 superficies adicionales.

Revestimiento TiN: velocidades de corte más elevadas y duración más prolongada. Especial para materiales blandos que se lubrican.

Aplicación:

Perforado sin rebabas ni marca de vibraciones.

Chapa de acero 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metales no ferrosos: 0,1 – 5 mm, plásticos hasta 10 mm.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	46 - 60 mm
Longitud total	96 mm
Ø de mango	13 mm
Recubrimiento	TiN
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica

Mango	Vástago con tres superficies de apriete
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca escalonada

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		