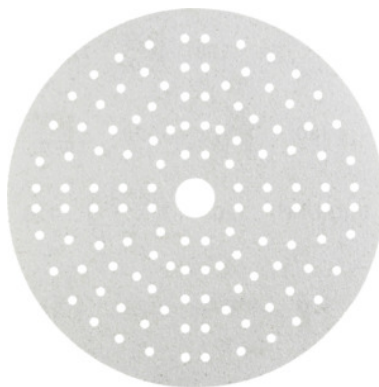


MIRKA**Muela abrasiva con cierre por adherencia (CER) Perforación múltiple, Ø 150 mm, Granulación: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	567557 60
GTIN	6416868234978
Clase de artículo	56M

Descripción**Ejecución:**

Muelas abrasivas con cierre por adherencia con **soporte de papel**. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.

Disco de lijado de unión autoadherente **MIRKA IRIDIUM®** con una mezcla de grano de cerámica (CER) y grano de óxido de aluminio (A), recubrimiento repelente del polvo, alta capacidad abrasiva y larga durabilidad.

Aplicación:

En **lijadoras excéntricas** con plato abrasivo con cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). **Producto "allround"** universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas. Ideal para superficies **blandas** y **duras**.

Descripción técnica

Serie	IRIDIUM®
Ø de muela	150 mm

Tamaño de grano	60
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Medio abrasivo	Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Aspiración del polvo posible	sí
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuada con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuada con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

