


**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECTUM

## Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 40, Ø de sujeción nominal d: 25mm

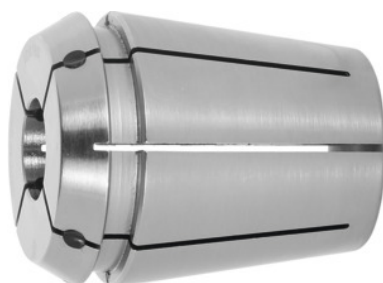

### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 309419 25     |
| GTIN              | 2050001765475 |
| Clase de artículo | 39Y           |

### Descripción

#### Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.  
 Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 100 bar!).

#### Protección contra la corrosión FAHRION®:

- **pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.**
- **Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.**

#### Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

#### Nota:

Pinza portapieza **FAHRION®** similar a ISO 15488-A.

### Descripción técnica

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d     | 25 mm       |
| Adaptador                   | ER 40       |
| Norma                       | ISO 15488-A |
| Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm     |
| Tipo                        | 4716 E      |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ø exterior D     | 40,7 mm          |
| Longitud total L | 46 mm            |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |