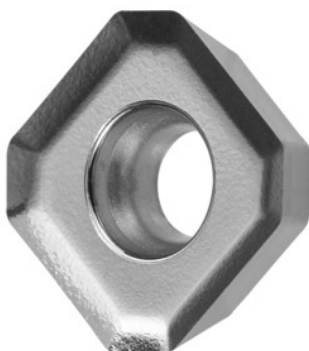


Garant**SDHT 0903 AFFN, HU7815, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	214478 ALU
GTIN	4045197707475
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

- Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
- Tarkkuussinrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
- Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3 \text{ mm}$.

Syöttö f_z / hammas: 0,19 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,19 mm
tyyppi	ALU
ISO-koodi-kääntöterä	SDHT 0903 AFFN
Laji	HU7815
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1000 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		