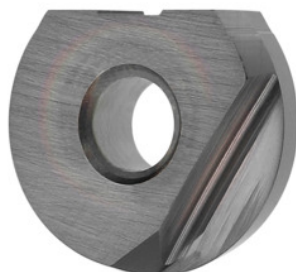


**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 8 mm, Tyyppi: T1****Tilastiedot**

Tilausnumero	212630 T1
GTIN	4045197712134
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjeluomistamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotintuotannossa.

syöttö  $f_z$  titaanissa  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Laji: HB7935

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Laji	HB7935
Syöttö $f_z$ alumiinissa, lyhytlastuinen	0,15 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
syöttö $f_z$ titaanissa $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

